

MILソケットコネクタ端子台

PCNシリーズ(端子間ピッチ7.62mm)

コネクタ端子台
(圧着端子タイプ)

コネクタ端子台
(欧州タイプ)


コネクタ端子台
(欧州タイプ)・
パネ

コネクタ変換
ターミナル

リレーターミナル

電源用端子台

ブロック端子台

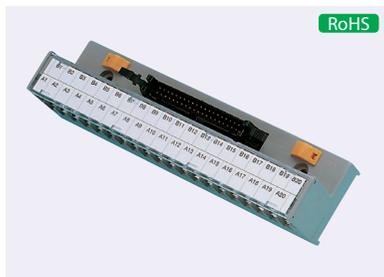

RoHS

ココが
特長

極数豊富な7.62mmピッチMILコネクタタイプ

- コネクタ部には、汎用タイプのMIL-C-83503準拠ピンヘッダを採用しています。
- 端子台、コネクタの極数は20極～50極まで幅広く揃えています。
- MIL-C-83503準拠ピンヘッダ実装の機器に入出力機器を接続する場合、中継用端子台として使用できます。



・Y端子専用です(ネジは外れません)

125V 信号用 PLC センサー 2D CAD



1台から注文OK!

出荷日

1~10台	翌日(当日)
11台~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品


●PCN-1H-40 (40極までは、ガイドキーは中央1カ所です。)



●PCN-1H-50 (ガイドキーは左右2カ所です。)




適合圧着端子 02705ページ

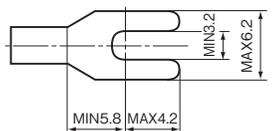

(単位: mm)
F0.3-3
F1.25-3
F1.25-3.5

外形図

(単位: mm)

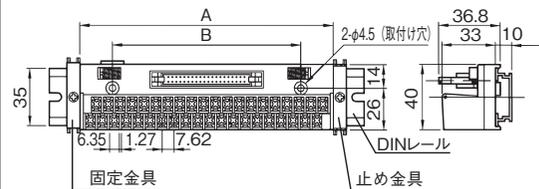


※2カ所のφ4.5穴を使って、パネルに取り付けることも可能です。取り付けネジはM4、首下15mmのネジを推奨します。取り付けパネル厚さは、3mm以上を推奨します。

※DINレール、止め金具は別売りです。

型式	A	B	重量 (g)
PCN-1H-20	86	65	80.05
PCN-1H-26	109	85	100.29
PCN-1H-34	140	110	127.51
PCN-1H-40	162	120	148.42
PCN-1H-50	200	160	183.33

35mmDINレール 06415ページ
止め金具 02068ページ
ショートバー 02074ページ

結線図 (TOP VIEW)

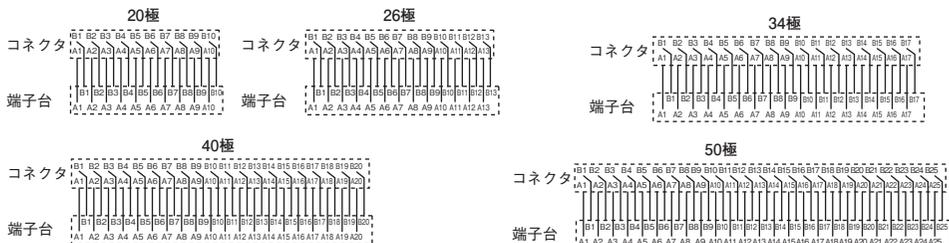

適合コネクタ

型式	極数	実装コネクタ ピンヘッダ(ヒロセ電機製)	推奨ハーネス	ガイドキー位置
PCN-1H-20	20	HIF3BA-20PA-2.54DSA71	HIFSシリーズ (01237ページ~)	中央1カ所
PCN-1H-26	26	HIF3BA-26PA-2.54DSA71		
PCN-1H-34	34	HIF3BA-34PA-2.54DSA71		左右2カ所
PCN-1H-40	40	HIF3BA-40PA-2.54DSA71		
PCN-1H-50	50	HIF3BA-50PA-2.54DSA71		



訂正

型式	極数	基準単価		
		1~29台	30~99台	100台~
PCN-1H-20	20	¥2,950	¥2,800	¥2,750
PCN-1H-26	26	¥3,440	¥3,260	¥3,070
PCN-1H-34	34	¥3,770	¥3,580	¥3,250
PCN-1H-40	40	¥3,870	¥3,670	¥3,350
PCN-1H-50	50	¥5,110	¥4,850	¥4,410

仕様

	仕様
定格電圧	AC/DC125V
定格電流	1A
耐電圧	AC600V・1分間
絶縁抵抗	100MΩ以上(DC500Vメガ)
耐振動性	10~55Hz/複振幅 1.5mm
耐衝撃性	500m/S ²
周囲温度(動作)	-10~+50℃(氷結または結露しないこと)
周囲温度(保管)	-25~+85℃
相対湿度	45~85%R.H.



Order
注文例

型式

PCN-1H-20

端子間ピッチ	7.62mm
適合電線	1.25mm ² /AWG16
締付トルク範囲	1.2N・m
端子ねじ	M3×9.5L
適合圧着端子	Y型圧着端子 1.25mm ² /AWG16
取付方法	35mmDINレールまたは直付け
コネクタ取り付け方向	垂直

カタログ訂正履歴

訂正① 2010年7月7日より以下の変更を実施しております。



型式	種数	基準単価		
		1~29台	30~99台	100台~
PCN-1H-20	20	¥2,950	¥2,800	¥2,750
PCN-1H-26	26	¥3,440	¥3,260	¥3,070
PCN-1H-34	34	¥3,770	¥3,580	¥3,250
PCN-1H-40	40	¥3,870	¥3,670	¥3,350
PCN-1H-50	50	¥5,110	¥4,850	¥4,410



型式	種数	基準単価		
		1~29台	30~99台	100台~
PCN-1H-20	20	¥2,663	¥2,610	¥2,550
PCN-1H-40	40	¥3,493	¥3,430	¥3,330