

P.1-338<注釈>

出荷日が在庫品に変更となった商品の訂正


Ⓢ LFZB・LFZF・LFZWは、プライスダウンを行うために一部規格を見直し、型番を変更させて頂きました。(商品寸法の変更はございません。)

■ストレート・ツバ付



RoHS



MDZB (ストレートタイプ)

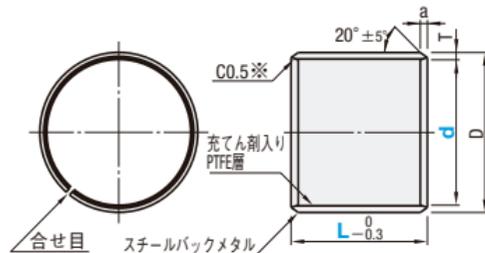

MDZF (ツバ付タイプ)

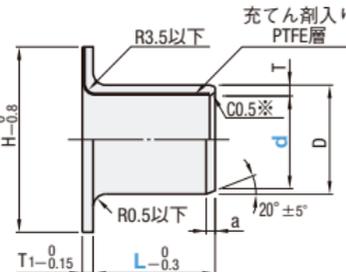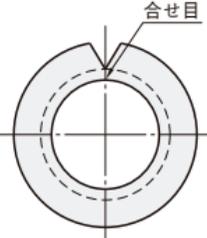

外径面取り  
 T=1.0の時 a0.5  
 T=1.5の時 a0.8  
 T=2.0の時 a1.0  
 T=2.5の時 a1.0

Ⓢ 直動・回転使用可

※1) 内径d10未満の内外径の面取りは、バリ、カエリの除去程度を行っています。  
 2) 内径d10以上で、板厚1.0のときの面取りはC0.3です。

■材質 充てん剤入り四ふっ化エチレン樹脂層  
 青銅焼結層  
 スチールバックメタル層 (SPCC: ずすメッキ)  
 耐熱温度 -195~280℃

<訂正用> 「外径面取り」  
 T=1.0の時 a0.5  
 T=1.5の時 a0.8  
 T=2.0の時 a1.0  
 T=2.5の時 a1.0