


P1-617 <規格表>

MHPKS101のK数値訂正

型式		曲げ半径 選択	リンク数	取付方向	本体寸法											取付寸法				H (取付高さ)	H ₁	HF (必要空間高さ)	K (円弧+余裕値)	(参考) 長さ1m当りの 重量 (kg)
Type	No.				A	B	C	W	P	ℓ	F	T	J	N	移動端		固定端							
						P ₁	P ₂	P ₁	P ₂															
MHPKS (本体+取付金具)	101	19	5~25	S (外周・内周共通)	9	12	9	16	20	18	—	8	9	3.2	—	—	—	—	50	38	62	109.7	0.105	
	202	30	6~34		16	20	18	26	25	30	20	10	10	4.5	12.4	24.4	10.4	22.4	80	60	95	144.2	0.222	
		45	8~36	16	20	24	32	25	30	18.4					30.4	16.4	28.4	80	60	95	144.2	110		90
	203	30	6~34	A (外周取付)	16	20	24	32	25	30	20	10	10	4.5	18.4	30.4	16.4	28.4	80	60	95	144.2	0.24	
		45	8~36																110	90	125	191.3		
	204	38	6~31	B (内周取付)	16	22	29	43	32	43	32	18	14	5.8	23.6	39.6	20	36	98	76	118	179.3	0.45	
		50	7~32																122	100	142	217		
		38	6~31																98	76	118	179.3		
	206	50	7~32	16	22	44	59	32	43	32	18	14	5.8	39.6	55.6	36	52	122	100	142	217	0.51		

型式		曲げ半径 選択	リンク数	取付方向	¥基準単価
Type	No.				本体+取付金具 (1リンク単価×リンク数)+取付金具価格
MHPKS (本体+取付金具)	101	19	5~25	S (外周・内周共通)	60円×リンク数+670円
	202	30	6~34		80円×リンク数+1,340円
		45	8~36	80円×リンク数+1,340円	
	203	30	6~34	A (外周取付)	90円×リンク数+1,340円
		45	8~36		90円×リンク数+1,340円
	204	38	6~31	B (内周取付)	110円×リンク数+1,340円
		50	7~32		110円×リンク数+1,340円
		38	6~31		130円×リンク数+1,340円
	206	50	7~32	130円×リンク数+1,340円	

■取付方向

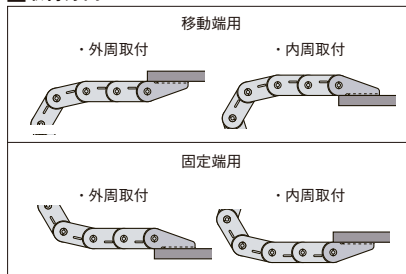

<訂正用>

K (円弧+余裕値)
109.7
144.2
191.3
144.2
191.3
179.3
217
179.3
217