




Type	材質	表面処理
PFR	S45C	四三酸化鉄皮膜
PPFR		無電解ニッケルメッキ
SPFR	SUS304	-

6.3 / ( / 1.6 )

真円度・真直度・直角度 P717

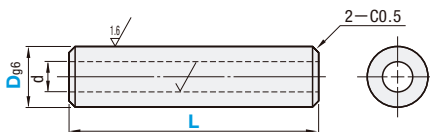

両端面は表面処理がされていません。

11  
回  
転  
軸

型式 Type	Dg6		L 指定0.1mm単位	d
	10	12		
PFR PPFR SPFR	10	-0.005 -0.014	20.0~500.0	6
	12	-0.006	30.0~600.0	6
	15	-0.017	30.0~600.0	10
	20	-0.007	40.0~600.0	11.7
	25	-0.020	50.0~600.0	15.2
	30	-0.020	60.0~600.0	16
	35	-0.009	70.0~600.0	20.1
	40	-0.025	80.0~600.0	22.7
	50	-0.025	100.0~600.0	24



Order  
注文例

型式 - L  
PFR20 - 300



Delivery  
出荷日

5 日目発送

ストック B 800円/1本 P82

同一サイズ3本以上は一律2,160円



Alteration  
追加加工

型式 - L - (KC・WKC・FC...etc.)  
SPFR30 - 150 - SC10


<訂正用>



Type	材質	表面処理
PFR	S45C	四三酸化鉄皮膜
PPFR		無電解ニッケルメッキ
SPFR	SUS304	-

6.3 / ( / 1.6 )

真円度・真直度・直角度 P717

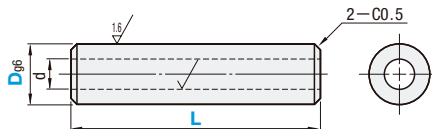

両端面は表面処理がされていません。

11  
回  
転  
軸

型式 Type	Dg6		L 指定0.1mm単位	d
	10	12		
PFR PPFR SPFR	10	-0.005 -0.014	20.0~500.0	6
	12	-0.006	30.0~600.0	6
	15	-0.017	30.0~600.0	10
	20	-0.007	40.0~600.0	11.7
	25	-0.020	50.0~600.0	15.2
	30	-0.020	60.0~600.0	16
	35	-0.009	70.0~600.0	20.1
	40	-0.025	80.0~600.0	22.7
	50	-0.025	100.0~600.0	24



Order  
注文例

型式 - L  
PFR20 - 300



Delivery  
出荷日

5 日目発送

ストック B 800円/1本 P82

同一サイズ3本以上は一律2,160円



Alteration  
追加加工

型式 - L - (KC・WKC・FC...etc.)  
SPFR30 - 150 - SC10