
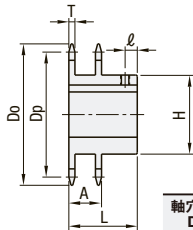


■倍速チェーン用sprocket

RoHS


WESP

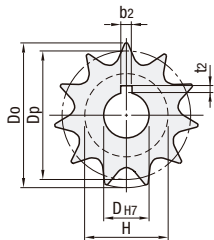

軸穴仕様 **H**
(丸穴)



軸穴仕様 **N**
(新JISキー+タップ)

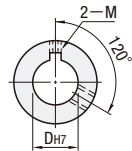

軸穴径 D	キー溝穴 b2×t2	セットスクリュー M
15	5×2.3	6
20	6×2.8	6
25・30	8×3.3	8

※軸穴仕様 **H** の場合、タップ穴・セットスクリューはつきません。

☉呼び3、歯数9の場合、セットスクリューはM5

M材質 S45C
A付属品 セットスクリュー
(軸穴仕様**N**のみ)

<訂正用>

☉呼び3、歯数9の場合、セットスクリューはM5