

寸法数値の訂正

①寸法・外觀が一部変更になり、型式が変わりました。②旧型式は取り扱いがございませんのでご了承ください。③旧型式はプライスタウン対象となりません。




型式	MC04-6	MC04-S6
本体材質	SS400	SUS304
表面処理	三価クロメート	—
締圧力 (N)	294	—
自重 (g)	40	—
アーム開閉角度	80°	—
ハンドル開閉角度	88°	—
付属品	ゴム付ボルト 材質 NBR 硬度 ショア70	ステンレスボルト
¥基準単価	880	1,570



型式	MC04-7	MC04-S7
本体材質	SS400	SUS304
表面処理	三価クロメート	—
締圧力 (N)	980	—
自重 (g)	200	—
アーム開閉角度	120°	—
ハンドル開閉角度	72°	—
付属品	スチールボルト	ステンレスボルト
¥基準単価	920	2,000


MC04-6
(旧型式 TC09)

MC04-S6 (ステンレス)
(旧型式 STC09)

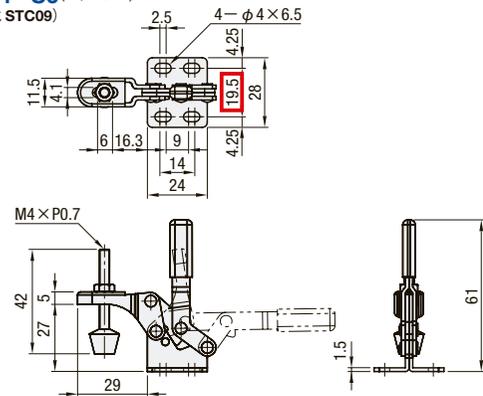

MC04-7
(旧型式 TC40A)

MC04-S7 (ステンレス)
(旧型式 STC40A)

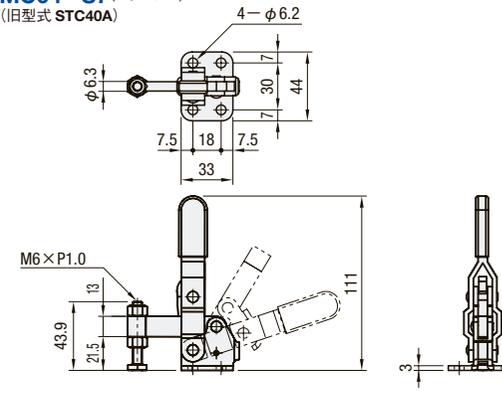


型式	MC04-8	MC04-S8
本体材質	SS400	SUS304
表面処理	三価クロメート	—
締圧力 (N)	1470	—
自重 (g)	370	—
アーム開閉角度	94°	—
ハンドル開閉角度	54°	—
付属品	スチールボルト	ステンレスボルト
¥基準単価	1,080	2,480




型式	MC04-9
本体材質	SS400
表面処理	三価クロメート
締圧力 (N)	1960
自重 (g)	420
アーム開閉角度	110°
ハンドル開閉角度	64°
付属品	スチールボルト
¥基準単価	1,410

MC04-8
(旧型式 TC42A)

MC04-S8 (ステンレス)
(旧型式 STC42A)

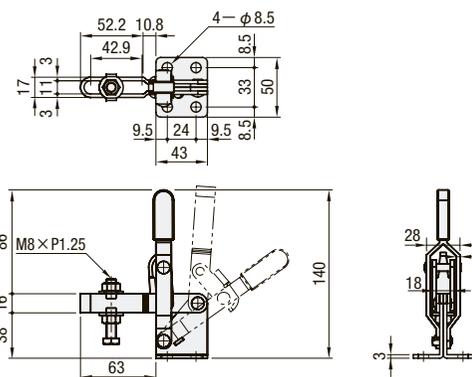

MC04-9
(旧型式 TC41BS)

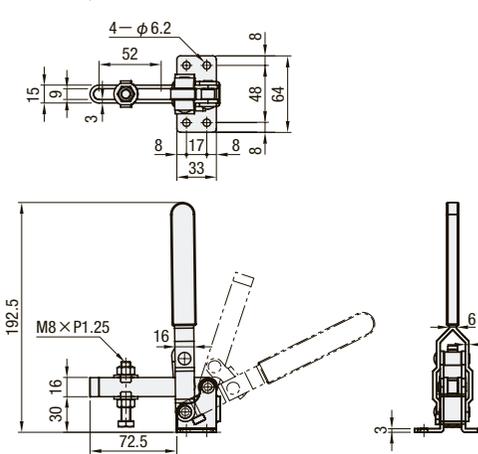

<訂正用>

