
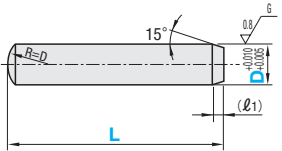


ノックピンストレート MS のバラチャージ適用範囲を修正

■ ストレート



RoHS



Type	材質	硬度
MS	SUJ2	58HRC~
MSC	SUS440C	58HRC~
MSCSS	SUS304	-

①  $\varnothing 1$ 寸法は外径の研磨工程でカタログ値より大きくなる場合があります。

$\varnothing 1$	型式		L	¥バラチャージ(明細行単位)	¥基準単価	¥スライド単価
	Type	D		1~29本	30~499	500~2000
0.4	MS	1	6 8 10	+500円/明細行	26	23
0.6		1.5	6 8 10		19	17
1		2	6 8 10 15 20		19	17
		2.5	6 8 10 15 20 25 30		19	17
		3	6 8 10 15 20 25 30 35 40		19	17
1.5		4	8 10 15 20 25 30 35 40 45 50		19	17
		5	8 10 15 20 25 30 35 40 45 50		19	17
2		6	8 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60		26	23
2.5		8	10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 80		34	30
3		10	15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 80		64	57
3.5		12	20 25 30 35 40 45 50 55 60 70 80		66	59
		13	30 40 50 60 70 80		76	68

① 部 1~29本のご注文は基準単価+バラチャージ(明細行)を申し受けます。

② 表示数量超はWOSIにてご確認ください。

②

<訂正用>

①

¥バラチャージ(明細行単位)	¥基準単価	¥スライド単価
1~29本	30~499	500~2000
+500円/明細行	26	23
	19	17
	19	17
	19	17
	19	17
	19	17
	19	17
	26	23
	34	30
	64	57
	66	59
	76	68

②

② 部 1~29本のご注文は基準単価+バラチャージ(明細行)を申し受けます。