



HBLCD8-Sの付属ボルトを修正

2方向タイプ **HBLCS8-B**

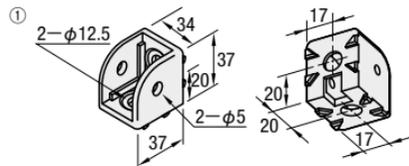


②コーナーブラケット用  
キャップ

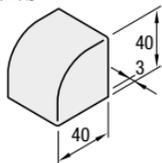


(六角穴付ボルト2本付属)

3方向タイプ **HBLCR8-B** (キャップ: 黒)  
**HBLCR8-S** (キャップ: グレー)

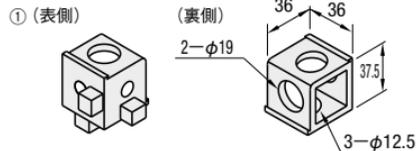


②コーナーブラケット用  
キャップ

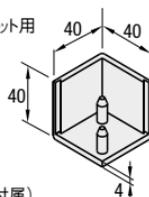

(ボタンボルト3本付属)

⚠ HBLCR8-□は垂鉛ダイキャストのため100℃以下でご使用ください。

**HBLCD8-S** (キャップ: グレー)

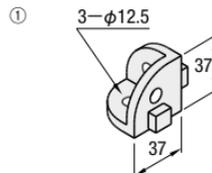

②コーナーRブラケット用  
キャップ



(ボタンボルト3本付属)

型式	質量 (g)	付属ボルト		許容荷重 (N)	¥基準単価 1~99コ	¥スライド単価 100~120
		ボルト	個数			
HBLCS8-B	64	CBS12-30	2	800	590	560
HBLCR8-B	84	CBS12-30	3	1623	702	667
HBLCR8-S	84	CBS12-30	3	1623	702	667
HBLCD8-S	64	ボタンボルトM10×30	3	3026	795	756



<訂正用>

型式	質量 (g)	付属ボルト		許容荷重 (N)	¥基準単価 1~99コ	¥スライド単価 100~120
		ボルト	個数			
HBLCS8-B	64	CBS12-30	2	800	590	560
HBLCR8-B	84	CBS12-30	3	1623	702	667
HBLCR8-S	84	CBS12-30	3	1623	702	667
HBLCD8-S	64	ボタンボルトM10×30	3	3026	795	756