


赤枠箇所を訂正。


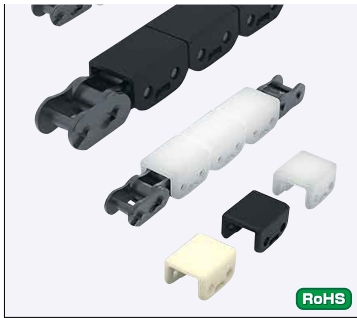


■セット

CHECV
CHECVS
CHEVCV
CHEVCY

■カバー単品

CHETC
CHETCS
CHETCC
CHETCY

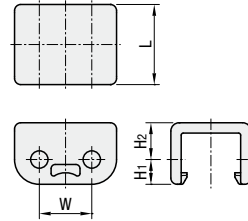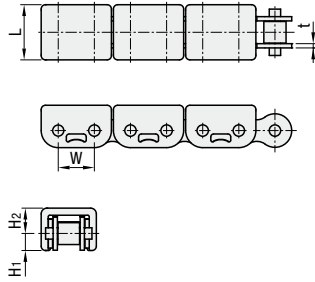

RoHS

■許容張力と参考重量

呼び	許容張力 (kN)			参考重量 (kg/m)		
	SS	SUS	M	SS	SUS	M
40	3.63	0.44	3.63	0.89	0.91	0.95
60	8.83	1.03	8.83	1.94	1.95	2.07

Ⓢ許容張力・耐食性の一覧はこちらP.1577

Ⓢブラカバ単品はバック販売(20個入り)となります。

Type	型式		リンク数 (指定単位:2リンク)	L	W	H1	H2
	呼び	チェーンタイプ					
セット CHECV CHECVS CHEVCV CHEVCY	40	SS (スチール)	20~1000	20.6	12.7	6	8.9
		SUS (ステンレス)					
	60	M (無給油)		30.1	19.05	9	12

Ⓢリンク数は偶数リンクをご指定下さい。最終リンクはジョイントリンクとなります。

Type	型式		L	W	H1	H2
	呼び	チェーンタイプ				
ブラカバ単品 CHETC CHETCS CHETCC CHETCY	40	SS (スチール)	20.6	12.7	6	8.9
		SUS (ステンレス)				
	60	M (無給油)	30.1	19.05	9	12

Ⓢチェーン2リンクにつきブラカバ1個をご用意ください。

■セット(金属チェーン+ブラカバ)


Type	呼び	チェーンタイプ	¥基準単価 (単位:1リンク)											
			チェーンタイプ:SS				チェーンタイプ:SUS				チェーンタイプ:OL			
			CHECV	CHECVS	CHEVCV	CHEVCY	CHECV	CHECVS	CHEVCV	CHEVCY	CHECV	CHECVS	CHEVCV	CHEVCY
セット CHECV CHECVS CHEVCV CHEVCY	40	SS (スチール)	66	75	93	146	112	121	139	192	116	125	143	196
		SUS (ステンレス)	102	114	137	203	228	240	263	329	212	224	247	313
	60	M (無給油)												

■ブラカバ単品

Type	呼び	チェーンタイプ	¥基準単価 (単位:20リンク)			
			CHETC	CHETCS	CHETCC	CHETCY
カバー単品 CHETC CHETCS CHETCC CHETCY	40	SS (スチール)	1,040	1,220	1,580	2,640
		SUS (ステンレス)	1,280	1,520	1,980	3,300
	60	M (無給油)				



Example
使用例

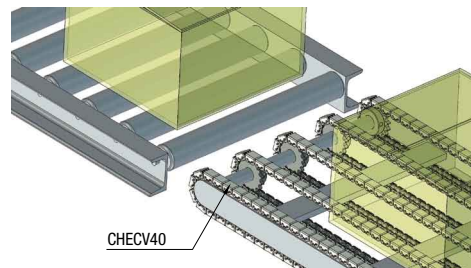

■納入形態

リンク数が1ユニットリンク数を越えた場合、ユニットと端数リンクで分割して荷造りします。
(例)CHECV40=300の場合、240(リンク)×1(ユニット)+60(リンク)の2分割構成となります。



Order
注文例

型式 — リンク数
CHECV40SS — 474
CHETC60M

<訂正用>

Ⓢブラカバ単品はバック販売(20個入り)となります。

Type	型式		L	W	H1	H2
	呼び	チェーンタイプ				
ブラカバ単品 CHETC CHETCS CHETCC CHETCY	40	SS (スチール)	20.6	12.7	6	8.9
		SUS (ステンレス)				
	60	M (無給油)	30.1	19.05	9	12

Ⓢチェーン2リンクにつきブラカバ1個をご用意ください。

■ブラカバ単品

Type	呼び	チェーンタイプ	¥基準単価 (単位:20リンク)			
			CHETC	CHETCS	CHETCC	CHETCY
カバー単品 CHETC CHETCS CHETCC CHETCY	40	SS (スチール)	1,040	1,220	1,580	2,640
		SUS (ステンレス)	1,280	1,520	1,980	3,300
	60	M (無給油)				



Order
注文例

型式 — リンク数
CHECV40SS — 474
CHETC60M