

図面のP寸範囲訂正

■特長：従来品に比べて、外径(H寸法)がコンパクトとなります。「省スペース化」に対応しています。


■スタンダードタイプ

RoHS




Type	材質	S表面処理	A付属品
STHMRB	S45C	四三酸化鉄皮膜	六角穴付ボルト1本
STHMR		無電解ニッケルメッキ	六角穴付ボルト1本(SUS)
SSTHMR	SUS304	—	—

6.3 / (1.6 /)

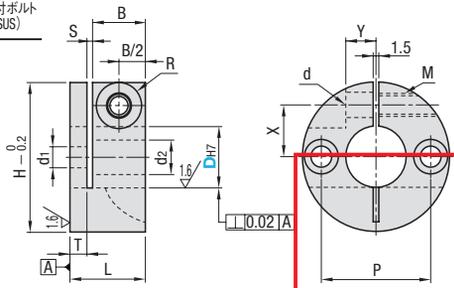


■ガイドロングタイプ

RoHS

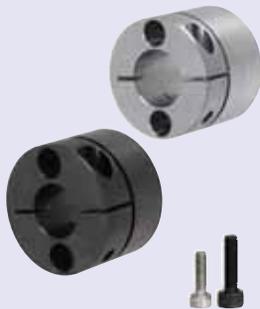

Type	材質	S表面処理	A付属品
STHMRBL	S45C	四三酸化鉄皮膜	六角穴付ボルト1本
STHMR		無電解ニッケルメッキ	六角穴付ボルト1本(SUS)
SSTHMR	SUS304	—	—

6.3 / (1.6 /)

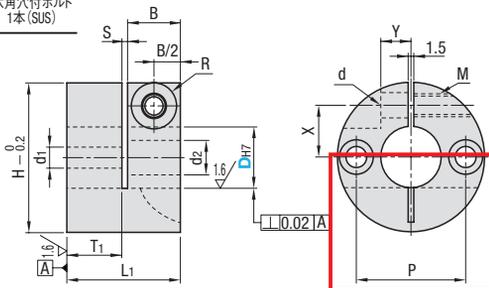

<訂正用>

