


テンション用タイプの図面に両端面からタップ穴までの寸法追加

■テンション用タイプ



Type	材質	S表面処理	A付属品	
SFRRT	S45C	四三酸化鉄皮膜	止め輪 2コ	ばね鋼
PSFRRT		無電解ニッケルメッキ		
SSFRRT	SUS304	—		SUS304

6.3 / ( 1.6 / )

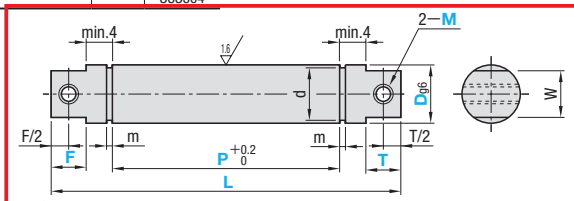

● ベルトコンベアなどのテンション張りにご使用ください。

◎ 真円度・真直度 参照 P.609

min4 → 4mm以上が必要です。

<訂正用>

