

材質表に硬度の欄を追加


■六角穴付ボタンボルト
フランジ付タイプ

RoHS



BCBFB

BCBFS (ステンレス)

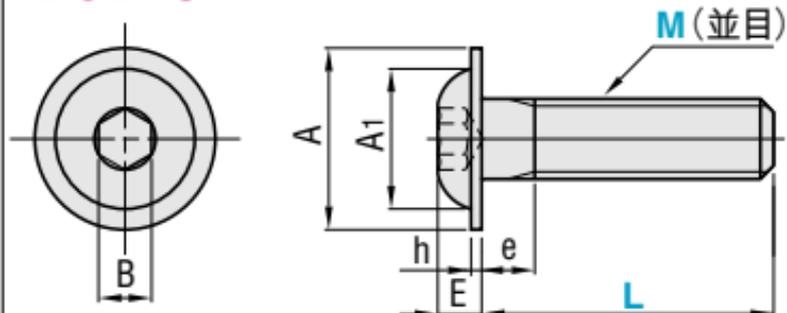

※e(不完全ねじ部)=最大2ピッチ

Type	M 材質	H 硬度	S 表面処理
BCBFB	SCM435	32~39HRC	四三酸化鉄皮膜
BCBFS	SUSXM7	—	—

<訂正用>

※e(不完全ねじ部)=最大2ピッチ

Type	M 材質	H 硬度	S 表面処理
BCBFB	SCM435	32~39HRC	四三酸化鉄皮膜
BCBFS	SUSXM7	—	—