

P1118 (規格表)

赤枠内の表記を一部変更


六角穴付ボタンボルト

RoHS



BCB

SBCB (ステンレス)

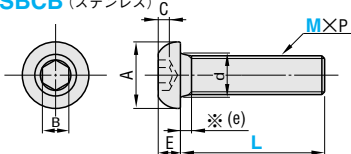

※(e)寸はJIS B 1174と若干異なります。 JIS B 1174

Type	M 材質	H 硬度	S 表面処理
BCB	SCM435	34~44HRC	四三酸化鉄皮膜
SBCB	SUSXM7	—	—

M×P (並目)	A	E	B	C (最小)	d	(e)
2×0.4	3.5	1.3	1.3	0.6	2.4	0.6
3×0.5	5.5	1.65	2	1.04	3.6	1.5
4×0.7	7.5	2.2	2.5	1.3	4.7	2.1
5×0.8	9.5	2.75	3	1.56	5.7	2.4
6×1.0	10.5	3.3	4	2.08	6.8	3
8×1.25	14	4.4	5	2.6	9.2	3.5

<訂正用>

E
1.3
1.65
2.2
2.75
3.3
4.4