

d公差を別表に表示。図面内の公差は削除

■座ぐりタイプ



タイプ	ゴムのみ	カラー付				M 材質	□ 硬度	色
		四三酸化鉄成膜	無機ニッケル成膜	SUS304	SUS304			
L寸指定タイプ	RBZNK	RBZNK-C	RBZNK-M	RBZNK-S	ニトリルゴム (NBR)	ショアA70	黒	
	RBZCK	RBZCK-C	RBZCK-M	RBZCK-S	クロロプレンゴム (CR)	ショアA65	黒	
	RBZUK	RBZUK-C	RBZUK-M	RBZUK-S	低弾性ゴム	ショアA32	黒	
	RBZSK	RBZSK-C	RBZSK-M	RBZSK-S	シリコンゴム (SI)	ショアA70	ライトグレー	
	RBZAK	RBZAK-C	RBZAK-M	RBZAK-S	シリコンゴム (SI)	ショアA50	乳白色	
L寸指定タイプ	RBZFK	RBZFK-C	RBZFK-M	RBZFK-S	ふっ素ゴム (FPM)	ショアA80	黒	
	RBZNL	RBZNL-C	RBZNL-M	RBZNL-S	ニトリルゴム (NBR)	ショアA70	黒	
	RBZCL	RBZCL-C	RBZCL-M	RBZCL-S	クロロプレンゴム (CR)	ショアA65	黒	
	RBZUL	RBZUL-C	RBZUL-M	RBZUL-S	低弾性ゴム	ショアA32	黒	
	RBZSL	RBZSL-C	RBZSL-M	RBZSL-S	シリコンゴム (SI)	ショアA70	ライトグレー	
	RBZAL	RBZAL-C	RBZAL-M	RBZAL-S	シリコンゴム (SI)	ショアA50	乳白色	
	RBZFL	RBZFL-C	RBZFL-M	RBZFL-S	ふっ素ゴム (FPM)	ショアA80	黒	

D公差

D	公差
40以下	±0.5
50~100	±0.7


d2・d4・H1・d1・d3公差

寸法	公差		
	d2-d4	H1	d1-d3
30以下	±0.5	±0.5	±0.5
31~	—	±0.7	±0.6


適用ボルトの穴径

ボルト サイズ	ゴムのみ			カラー付			T
	d1	d2	d3	d4	d5	T	
M 3	6	4	8	5.5	3.5	2	
M 4	8	5	9.5	6.5	4.5		
M 5	9.5	6	11	8	5.5	3	
M 6	11	7	13	9	6.6		
M 8	14	9	15.5	11.5	9	4	
M10	18	11	19	14	11		
M12	20	14	22	17	14		
M16	26	18	28	22	18		

ゴムのみ

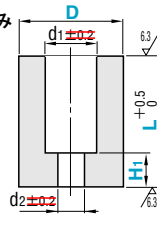


カラー付

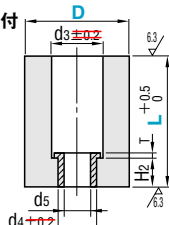

$$\frac{25}{\sqrt{6.3}} \left(\frac{6.3}{\sqrt{6.3}} \right)$$

<訂正用>

1

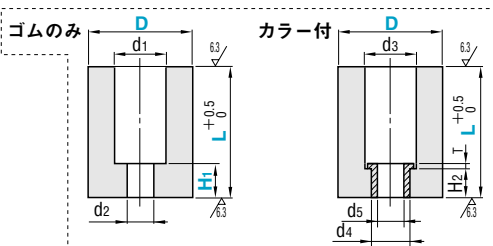

2

D公差	
D	公差
40以下	±0.5
50~100	±0.7

d2・d4・H1・d1・d3公差

寸法	公差		
	d2-d4	H1	d1-d3
30以下	±0.5	±0.5	±0.5
31~	—	±0.7	±0.6