

赤枠内の表記を追加

■スイッチ付プローブ




RoHS

- ④先端形状B・G・L・BP
・GP・GP8は非対応

SNP30

※先端形状GP8は先端長さが14.0になります。

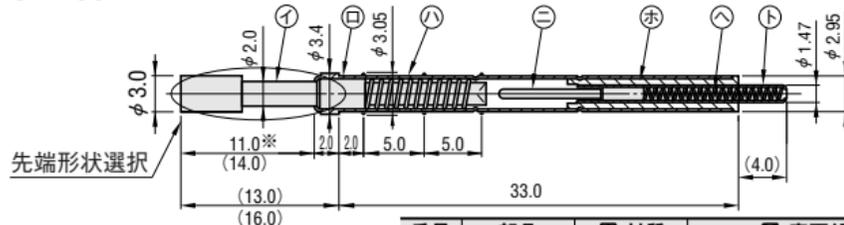


A 付属品：セッティング


④プローブ抜止め付です。

M 材質 黄銅


S 表面処理 ニッケル下地金メッキ仕上

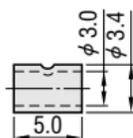

番号	部品	M 材質	S 表面処理
㊦	プランジャ	黄銅	ニッケル下地金メッキ仕上
㊧	パレル	黄銅	無電解ニッケルメッキ
㊨	スプリング	SUS	—
㊩	プランジャ	C1730B	ニッケル下地金メッキ仕上
㊪	スリーブ	ポリアセタル	—
㊫	スプリング	SWP	金メッキ仕上
㊬	パイプ	C2700B	ニッケル下地金メッキ仕上

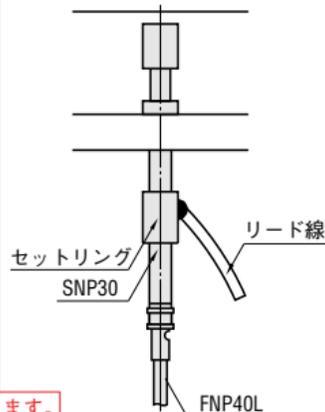Example
使用例

●SNP30 先端形状パターン ④先端形状Sはフルストローク時に横荷重があると、プランジャの段部が引っ掛かり戻らない恐れがあります。

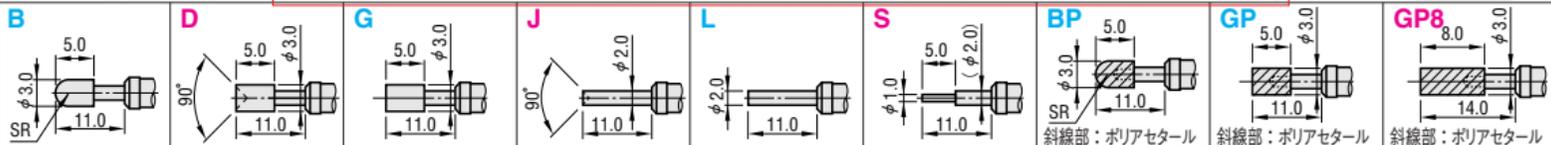

<訂正用>

④先端形状Sはフルストローク時に横荷重があると、プランジャの段部が引っ掛かり戻らない恐れがあります。!