


赤枠内の表記を一部変更

■耐熱タイプ
(保護構造IP67)

RoHS




PSHM8・12

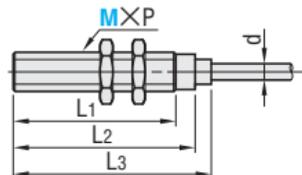

PSHM18

PSHTM18 (アンプ中継型)

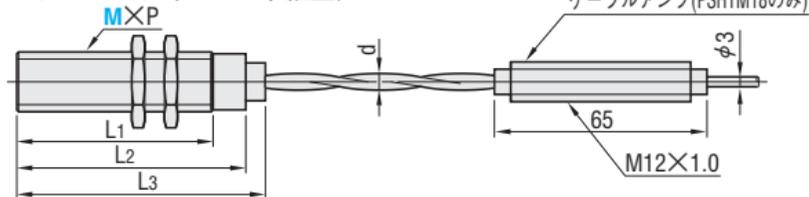

Catalog No.	使用環境温度範囲
PSHM8	-25℃～+130℃
PSHM12	-25℃～+140℃
PSHM18	-25℃～+160℃
PSHTM18	-25℃～+200℃ (ケーブルアンプは～+70℃)

- ▲ 付属品 六角ナット 2個
 M 8厚4 対辺13
 M12厚4 対辺17
 M18厚4 対辺24

<訂正用>

Catalog No.	使用環境温度範囲
PSHM8	-25℃～+130℃
PSHM12	-25℃～+140℃
PSHM18	-25℃～+160℃
PSHTM18	-25℃～+200℃ (ケーブルアンプは～+70℃)