

球面軸受の図面にタイプ名追加


■ 球面軸受




RoHS

	Type	□材質			
		ホルダ	球面内輪	プッシュ	
標準タイプ	RBPB	S35C	*SUJ2 (58HRC~)	特殊銅合金	*硬質クロムメッキ
無給油タイプ	RBHB	亜鉛合金	*SUJ2 (600HV~)	特殊ふっ素樹脂	*耐食性皮膜処理


・標準タイプ

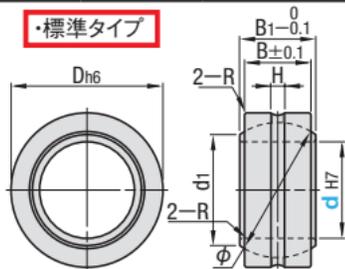

・無給油タイプ

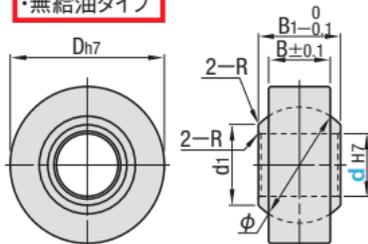

■ 許容傾斜面

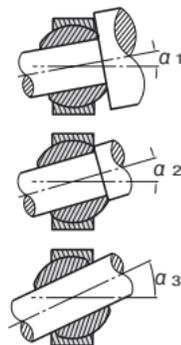

<訂正用>

