

プーリ形状K形・B形の端面からタップM中央までの数値訂正

●A形が規格追加になりました。☑ タイミングベルトはP.2013、歯付アイドラーはP.2001をご参照ください。




型式				材質		S 表面処理
ベルト幅4.8mm (3/16inch)	ベルト幅6.4mm (1/4inch)	ベルト幅9.5mm (3/8inch)	ベルト幅12.7mm (1/2inch)	プーリ	フランジ	
A: 6 W: 10 L: 16.5	A: 7.5 W: 11.5 L: 18	A: 11 W: 15 L: 22	A: 14 W: 18 L: 25	A2017 (ジュラルミン)	A5052	白アルマイト
ATP □ MXL019	ATP □ MXL025	ATP □ MXL037	ATP □ MXL050			黒アルマイト
BTP □ MXL019	BTP □ MXL025	BTP □ MXL037	BTP □ MXL050			硬質アルマイト*
KTP □ MXL019	KTP □ MXL025	KTP □ MXL037	KTP □ MXL050			無電解ニッケルメッキ
NTP □ MXL019	NTP □ MXL025	NTP □ MXL037	NTP □ MXL050	S45C	SPCC	四三酸化鉄皮膜
—	MTP □ MXL025	MTP □ MXL037	—			無電解ニッケルメッキ
—	MTPB □ MXL025	MTPB □ MXL037	—			—
—	MTPP □ MXL025	MTPP □ MXL037	—			—
—	STP □ MXL025	STP □ MXL037	—	SUS304	SUS304	—

☑ フランジカシメ溝、軸穴仕様P・N・Cにはセットスクリュー付属(A形には付属しません)

*硬質アルマイトは皮膜硬度300HV~

歯形 (ISO標準ラック寸法)

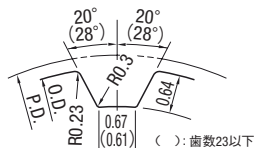

() : 歯数23以下


歯溝寸法は歯数によって若干変わります。

(Pitch : 2.032mm)


*軸穴仕様H(丸穴)・VF(段付穴)・Y(両端段付穴)の場合、タップ穴は付きません。

●プーリ形状


■ K 形

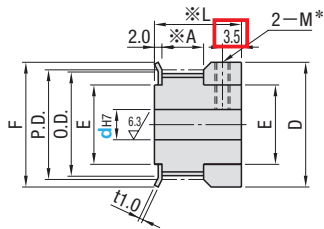

■ A 形

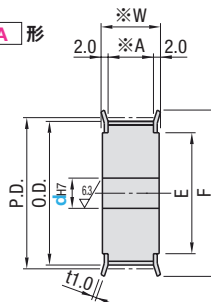


■ B 形

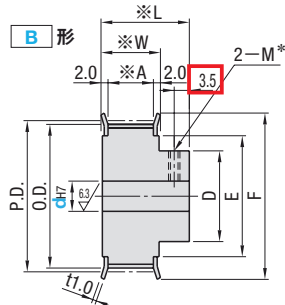

<訂正用>

歯形 (ISO標準ラック寸法)

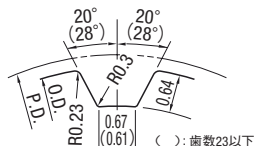

() : 歯数23以下


歯溝寸法は歯数によって若干変わります。

(Pitch : 2.032mm)


*軸穴仕様H(丸穴)・VF(段付穴)・Y(両端段付穴)の場合、タップ穴は付きません。

●プーリ形状

■ K 形

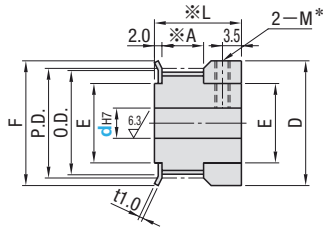

■ A 形

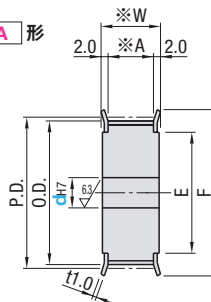

■ B 形

