



台形溝の図面訂正

RoHS

Type		M材質	S表面処理	A付属品
台形溝 MBRDC	U溝 MBRC	S45C	四三酸化鉄皮膜	六角穴付ボルト(×2)SCM435
MBRDAC	MBRAC	A5052	白アルマイト	六角穴付ボルト(×2)ステンレス


台形溝

MBRDC
MBRDAC

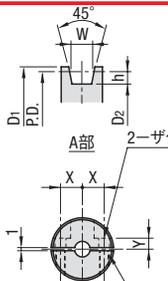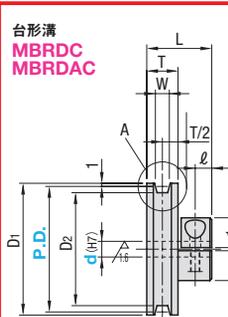

U溝

MERC
MERAC

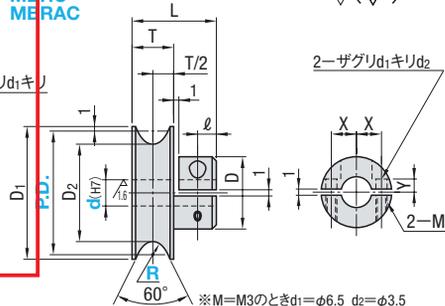

d公差はスリット加工前の公差です。



$$\sqrt{\frac{63}{16}} / \sqrt{\frac{16}{16}}$$

- 台形溝は丸ベルトのすべりを抑えます。詳細は下記をご覧ください。
- スリットにはアルマイト処理はされていません。


※M=M3のときd₁=φ6.5 d₂=φ3.5
M=M4のときd₁=φ8 d₂=φ4.5

<訂正用>

台形溝
MBRDC
MBRDAC

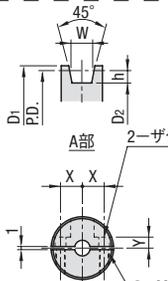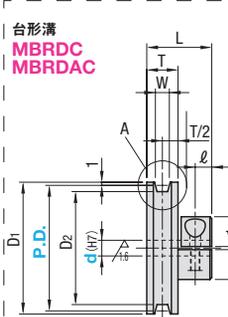

U溝
MERC
MBRAC

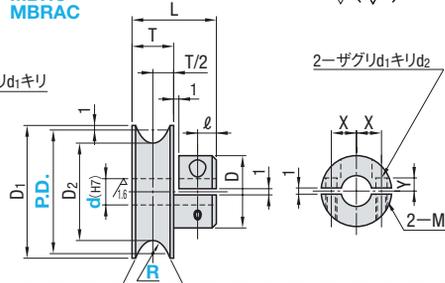

d公差はスリット加工前の公差です。

$$\sqrt{\frac{63}{16}} / \sqrt{\frac{16}{16}}$$