


浅溝付クラウンタイプのL寸公差訂正

RoHS

クラウンタイプ


ROBAC

(フランジ無し)

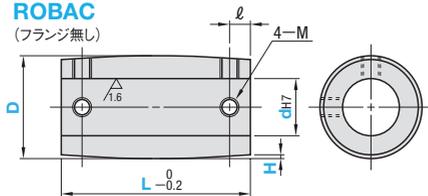

ROBACF


(フランジ付き)

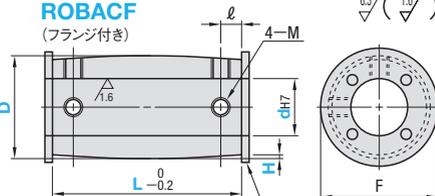

浅溝付ストレートタイプ


ROBAM

(フランジ無し)

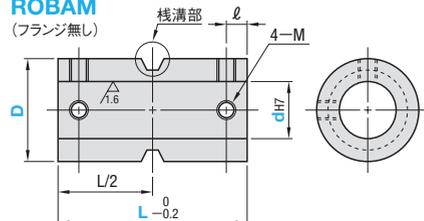

ROBAMF


(フランジ付き)

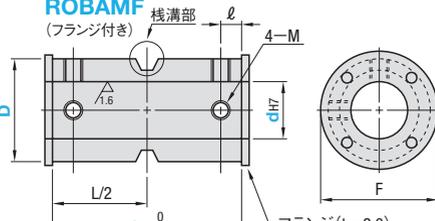


浅溝付クラウンタイプ

ROBAR

(フランジ無し)

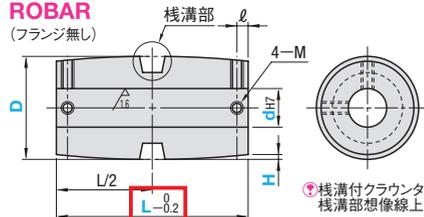

浅溝部

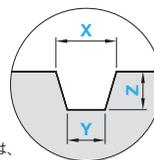

Ⓢ 浅溝付クラウンタイプの外径D寸法は、浅溝部想像線上の寸法になります。

M 材質 A5052


S 表面処理 白アルマイト

＜訂正用＞


浅溝付クラウンタイプ

ROBAR

(フランジ無し)

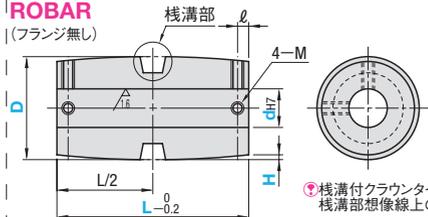

浅溝部

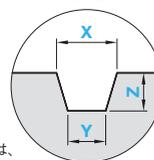

Ⓢ 浅溝付クラウンタイプの外径D寸法は、浅溝部想像線上の寸法になります。