


ノギス


● デジタルノギス

CD (ミツヨ製)

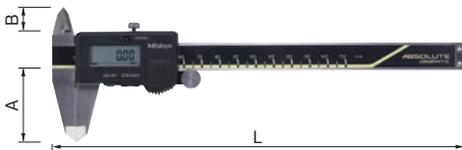

- 測定部材質 ステンレス
- ジョウ部硬度 52.5HRC~
- 付 属 品 電池 (SR44) 1個

DTNG (エコミータイプ)

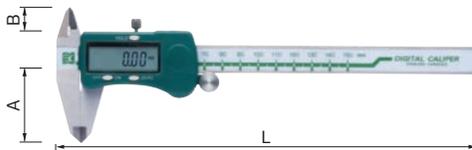

- 測定部材質 ステンレス
- ジョウ部硬度 50.0HRC~
- 付 属 品 電池 (SR44) 1個

型番	測定範囲 (mm)	A (mm)	B (mm)	L (mm)	器差 (mm)	最小表示量 (mm)	¥単価 1本
CD-10CX	0~100	40	16.5	182	±0.02	0.01	11,200
CD-15CX	0~150	40	16.5	223			11,600
CD-20CX	0~200	50	20	290			14,800
CD-30C	0~300	64	21.8	404	±0.03		29,200

型番	測定範囲 (mm)	A (mm)	B (mm)	L (mm)	器差 (mm)	最小表示量 (mm)	¥単価 1本
DTNG100	0~100	40	16.5	186	±0.02	0.01	6,720
DTNG150	0~150	40	16.5	236			7,160
DTNG200	0~200	50	19.5	286			10,200
DTNG300	0~300	60	20.5	400	±0.03		13,960

Ⓢ 量子化誤差 (±1カウント) 含まず。

Ⓢ 量子化誤差 (±1カウント) 含まず。

■機能

- ABS (アブソリュート) 測定機能
- INC (インクリメンタル) 測定機能
- スケール汚れ検出機能
- 電池電圧低下警報
- ホールド機能

■機能

- 電池電圧低下警報
- ホールド機能



Order 注文例

DTNG150

型番



在庫品

になりました

校正サービス P.1040



Delivery 出荷日

3 日発送

●CD

●DTNG



在庫品

P.10

Ⓢ ご希望によりPM 5:00迄、当日出荷受付致します。



価格


■数量スライド価格 (Ⓢ1円未満切捨て)

数量	1	2~4	5~9	10~14	15~
値引率		3%	5%	10%	

お見積り

● IP67相当 デジタルノギス

DTNG-IP67

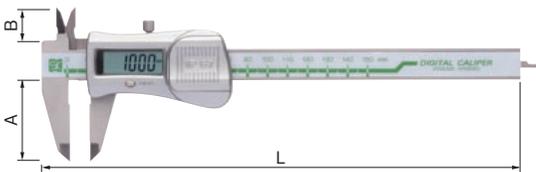

- 測定部材質 ステンレス
- ジョウ部硬度 50.0HRC~
- 付 属 品 電池 (CR2032) 1個



Order 注文例

DTNG - IP67 - 150

型番



Delivery 出荷日

3 日発送



Price 価格

■数量スライド価格 (Ⓢ1円未満切捨て)

数量	1	2~4	5~9	10~14	15~
値引率		3%	5%	10%	

お見積り

型番	測定範囲 (mm)	A (mm)	B (mm)	L (mm)	器差 (mm)	最小表示量 (mm)	¥単価 1本
DTNG-IP67-150	0~150	41	16.5	240	±0.03	0.01	11,490
DTNG-IP67-200	0~200	50	19.5	290			14,400
DTNG-IP67-300	0~300	60	20.5	400			±0.04

Ⓢ 量子化誤差 (±1カウント) 含まず。

校正サービス P.1040

5が特長!

- 防水保護等級IP67相当の防水・防塵性を備えたデジタルノギスです。
- 切削液の大量にかかる現場でも使用可能。
- オートオフ機能付 (約25分)。