

FRAME ALTERATIONS

フレーム追加工 オプション価格一覧(1)

—HFS5シリーズ・HFS6シリーズ—

HFS8シリーズ、HFS8-45シリーズはP.2257をご覧ください。
 CAFシリーズはHFSシリーズと同様となります。

Delivery 出荷日
 右記以外 2 日目発送
 指定位置レンチ/ザグリ穴あけ 3 日目発送

Alteration 追加工
 型式 **L** (加工 Code : SC・LCT45・RCT45・LTP...etc.)
HFS6-3030-500-SC

■穴の数
 溝が複数列あるフレームは、溝数分の穴があきます。(M穴・端面タップを除く)

出荷日は3日目発送となります


Alterations	タップ穴あけ			フレームカット 高精度 45度カット	D穴(ブラインドジョイント用)		S穴(ブラインドジョイント用)		M穴(ブラインドジョイント用)		Alterations	レンチ穴(ブラインドジョイント用)									指定位置ザグリ穴あけ	指定位置レンチ穴あけ*																									
	左	右	両方		左側	右側	左側	右側	左側	右側		左側水平に穴あけ	左側垂直に穴あけ	左側十字に穴あけ	右側水平に穴あけ	右側垂直に穴あけ	右側十字に穴あけ																														
Code	LTP	RTP	TPW	SC	LDH	LDV	RDH	RDV	LSH	LSV	RSH	RSV	LMH	LMV	RMH	RMV	LCH	LWH	LEH	LCV	LWV	LEV	LCP	LWP	LEP	RCH	RWH	REH	RCV	RWV	REV	RCP	RWP	REP	ザグリ XA~XE	YA~YE	AH~EH	AV~EV	AP~EP								
Spec.	Type	No.	*HFS5シリーズはφ7.35、HFS6シリーズはφ8の穴があきます。P.2249参照																																		Type	No.									
HFS5シリーズ 20,25,40mm角	4面溝 HFS5	2020 2040 2060 2080 2525 2550 4040 4060 4080 404020	M5 深さ15 M8 深さ24	840																																	240	240	150	300							
HFS6シリーズ 30,50, 60,100mm角	4面溝 HFS6	3030 3060 3090 30120 5050 50100 100100 6060 6090 60120 606030	M8 深さ24	840	D11.1	D16.5	D21.1																																	250	250	150	300				
	3面溝 1面フラット HFSF6	3030 3060 5050 6060																																													
	2面溝 2面フラット HFST6	3030 3060 5050 6060																																													
	対面2面溝 1面溝フラット HFSH6	3030 3060																																													
	ライトタイプ HFSL6	3030																																													
	ヘビータイプ HFSG6	3030																																													
	角度付 HFS30A6 HFS45A6 HFS60A6	30																																													
	黒アルマイト HFSB6 HFSFB6 HFSTB6 HFSLB6	3030 3060 6060 3030 3030 3030																																													
	曲面 HFSR6	3030 606030																																													

■タップ穴あけ 2 日目発送

●端面タップ
 LTP : 左端面にタップ
 RTP : 右端面にタップ
 TPW : 両端面にタップ

●フレームの左右を決める基準となるフレームの置き方は、P.2251をご参照ください。

●なお、D穴とS穴・M穴・タップ穴の両方を同じ方向に指定した場合、D穴とS穴・M穴・タップ穴が干渉するため、タップの深さが変わります。

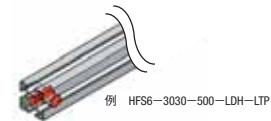

フレーム(シリーズ)	標準 タップ深さ	D穴・S穴指定時 タップ深さ	M穴指定時 タップ深さ
HFS5 20,40mm角	15mm	—	6mm
HFS5 25mm角	24mm	—	—
HFS6 30,50,60,100mm角	24mm	9mm	9mm
HFS8 40mm角	36mm	13mm	—
HFS8 80mm角	24mm	—	13mm
HFS8-45 45mm角	18mm	—	—
HFS8-45 90mm角	24mm	—	—
GFS8 40,80mm角	36mm	13mm	13mm
GFS8 45,50,60,90,100mm角	36mm	14mm	13mm

■フレームカット 2 日目発送

●高精度カット SC
 ●全長寸法をL±0.5、L±0.2に公差変更してカットします。
 ●L寸1500以下のみ適用

[指定方法] SC

